

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Edelstahl

Artikelnummer: 7409128



Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7409128
Typ	RKR2 R9 VS20
Bezeichnung 1	Runde Kassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	Ø305mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	453 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,6663 kg CO2e / 1 Stück


 
Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Edelstahl

Artikelnummer: 7409128



Abmessungen

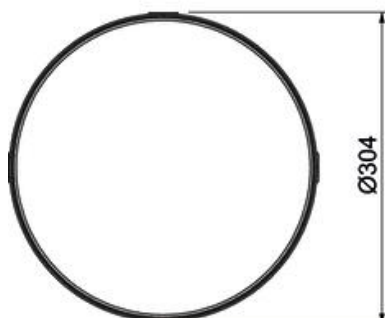

Länge	304 mm
Breite	304 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Deckel	rund
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	155 mm
Fußbodenhöhe min.	105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Nivellierbereich max.	155 mm
Nivellierbereich min.	105 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Typ des Einbausystems	UT4
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	20 mm