

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRN2UZD3,
Messing
Artikelnummer: 7409134



Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG..R4 oder in UGD250-3R4 oder UGD350-3R4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.



CuZn
37 Messing

Stammdaten


| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7409134 |
| Typ | RKRN2UZD3R4MS25 |
| Bezeichnung 1 | Runde Kassette |
| Bezeichnung 2 | blind |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø215mm |
| Werkstoff | Messing |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 197 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9671 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3,
Messing
Artikelnummer: 7409134



Abmessungen

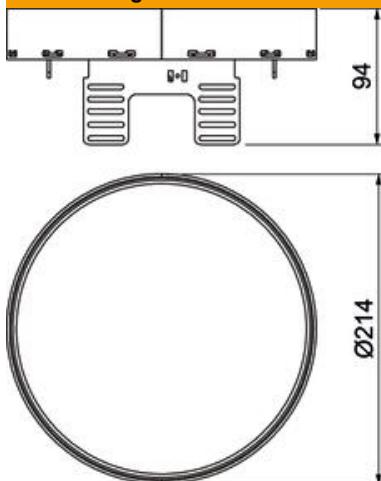

| | |
|--------|--------|
| Länge | 214 mm |
| Breite | 214 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Maß h | 94 mm |

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |
| Ausführung | rund |
| Bodenpflege | nass |
| Entkoppelbar | ja |
| Fußbodenhöhe min. | 94 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetrieben | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R4 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP00 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |