

# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Artikelnummer: 7409160



Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG...R9 oder in UZD350. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.



A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7409160                    |
| Typ                                 | RKRNUZD R9VS25             |
| Bezeichnung 1                       | Runde Kassette             |
| Bezeichnung 2                       | blind                      |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | Ø305mm                     |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 358 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,2922 kg CO2e / 1 Stück  |


 
# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3,  
Edelstahl

Artikelnummer: 7409160



## Abmessungen

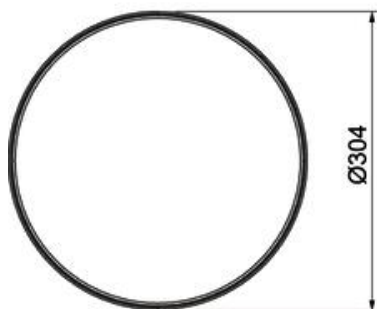

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 304 mm |
| Breite | 304 mm |
| Höhe   | 94 mm  |
| Maß h  | 94 mm  |

## Technische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte               | 0           |
| Anzahl der Leitungsauslässe                 | 0           |
| Ausführung Deckel                           | rund        |
| Bodenpflege                                 | nass        |
| Entkoppelbar                                | ja          |
| Estrichhöhe min.                            | 94 mm       |
| Fußbodenhöhe min.                           | 94 mm       |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau              | nein        |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                | nein        |
| Geeignet für Unterflurdose                  | 350         |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein        |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten         | R9          |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand         | IP00        |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand       | IP44        |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK10        |
| Schwerlastausführung                        | nein        |
| Typ des Einbausystems                       | UT4         |
| Vertikale Last, große Fläche                | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche               | bis 3.000 N |
| Zulassungen                                 | VDE         |
| Bodenbelagdicke                             | 25 mm       |