

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7424004



Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegerprofilen mit H = 3 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhen-nivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424004
Typ	OKA-G40040140
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	2400x400x140
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1489,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	58,2017 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen

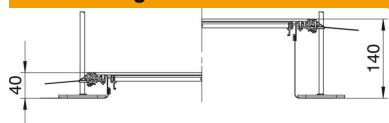

Länge	2.400 mm
Breite	400 mm

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm

Artikelnummer: 7424004



Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Abdeckungen	3
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	nein
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Gewebewand	ja
Kanalhöhe max.	140 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Materialstärke Deckel	4
Mindestestrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich max.	140 mm
Nivellierbereich min.	40 mm
Oberteil abnehmbar	ja