


# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424222

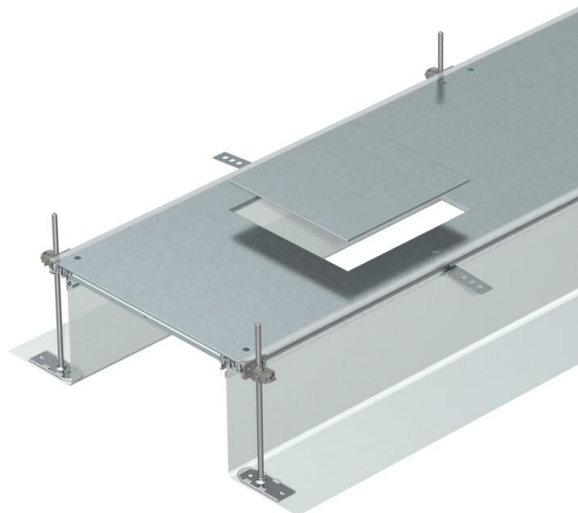

Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, L = 800 mm) oder sechs Geräteeinbaudeckel (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, L = 400 mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7424222                                |
| Typ                                             | OKA-G50040240D9                        |
| Bezeichnung 1                                   | Kanaleinheit estrichbündig             |
| Bezeichnung 2                                   | für Geräteeinsatz GES9                 |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | 2400x500x240                           |
| Werkstoff                                       | Stahl                                  |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                           |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2,4                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                  |
| Gewicht                                         | 1681,7 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 84,8161 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424222



## Abmessungen

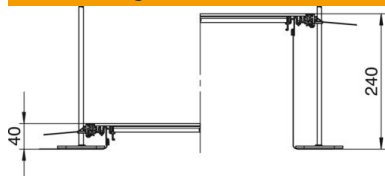

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.400 mm |
| Breite | 500 mm   |

## Technische Daten

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Abdeckung Montageöffnung                | ja                |
| Abdeckungen                             | 6                 |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 6                 |
| Befestigungsart Montage-System          | Boden             |
| Bodenblech                              | nein              |
| Deckelbefestigung rastend               | nein              |
| Dichtungseinbaumöglichkeit              | ja                |
| Einbauöffnung für Aufflurtank           | nein              |
| Entkoppelbar                            | ja                |
| Geeignet für Dehnungsfuge               | nein              |
| Gewebewand                              | ja                |
| Kanalhöhe max.                          | 240 mm            |
| Kanalhöhe min.                          | 40 mm             |
| Materialstärke Deckel                   | 4                 |
| Mindestestrichhöhe                      | 40                |
| Mit Anschlussöffnung                    | nein              |
| Mit Potentialausgleich                  | nein              |
| Mit Trennwand                           | nein              |
| Mit Überstand                           | ja                |
| Montageöffnung                          | für Geräteeinsatz |
| Montageöffnung                          | quadratisch       |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten     | 9                 |
| Nivellierbereich max.                   | 240 mm            |
| Nivellierbereich min.                   | 40 mm             |
| Oberteil abnehmbar                      | ja                |