

# Technisches Datenblatt

## Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Artikelnummer: 7424280

**OBO**  
BETTERMANN



Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhenstellbarer Befestigungswinkel.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7424280
Typ	OKA-G20040150ES
Bezeichnung 1	Kanalendstück
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8548 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kanalendstück, Höhe 40-150 mm


**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 7424280

### Abmessungen

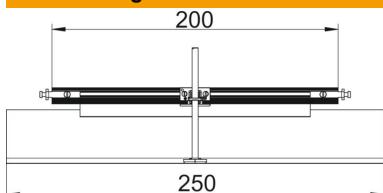

Länge	260 mm
Breite	200 mm
Maß h	40 mm

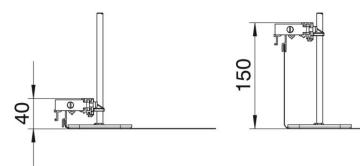

### Technische Daten

Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe max.	150 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Nivellierbereich max.	110 mm
Nivellierbereich min.	0 mm