

Technisches Datenblatt

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424304

OBO
BETTERMANN



Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhenstellbarer Befestigungswinkel.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424304
Typ	OKA-G40040240ES
Bezeichnung 1	Kanalendstück
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	59 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,8572 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424304

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

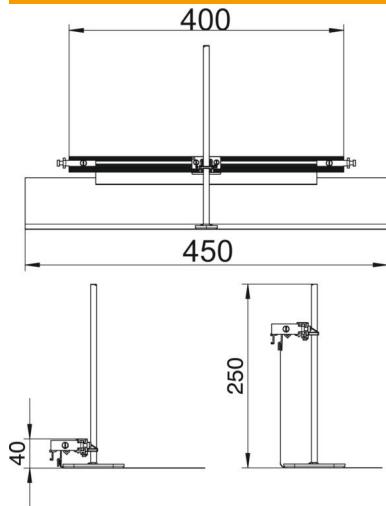

Länge	460 mm
Breite	400 mm
Maß h	40 mm

Technische Daten

Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe max.	240 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Nivellierbereich max.	200 mm
Nivellierbereich min.	0 mm