


# Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424340

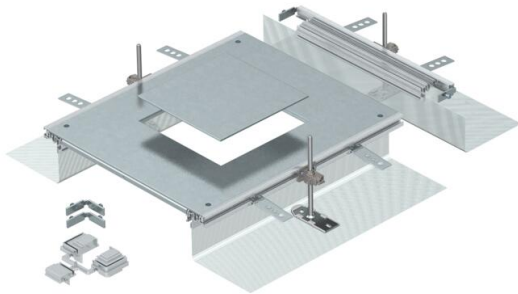

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4, bestehend aus Seitenprofilen mit ange-setzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig. Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer quadratischen Einbaueinheit der Nenngröße 4.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 7424340                   |
| Typ                                 | OKA-G A 40240 4           |
| Bezeichnung 1                       | Anbaueinheit              |
| Bezeichnung 2                       | für Geräteinsatz GES4     |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Werkstoff                           | Stahl                     |
| Oberfläche                          | bandverzinkt              |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346              |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 880 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 43,8181 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424340



## Abmessungen

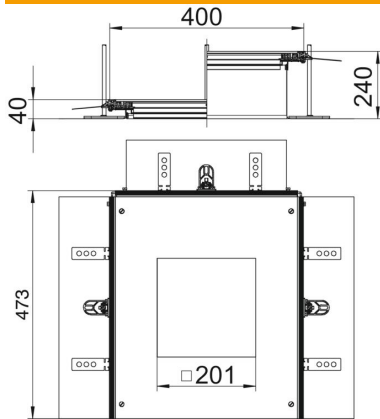

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 460 mm |
| Breite | 400 mm |
| Maß a  | 201 mm |
| Maß A  | 400 mm |
| Maß h  | 40 mm  |

## Technische Daten

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Abdeckung Montageöffnung                                  | ja               |
| Abdeckungen                                               | 1                |
| Anzahl der Montageöffnungen                               | 1                |
| Bodenblech                                                | nein             |
| Deckelbefestigung rastend                                 | nein             |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | ja               |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | nein             |
| Einbauöffnung für Einbaueinheit                           | quadratisch      |
| Entkoppelbar                                              | nein             |
| Geeignet für Dehnungsfuge                                 | nein             |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein             |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal       | ja               |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | nein             |
| Kanalhöhe max.                                            | 240 mm           |
| Kanalhöhe min.                                            | 40 mm            |
| Materialstärke Deckel                                     | 4                |
| Mindestestrichhöhe                                        | 40               |
| Mit Anschlussöffnung                                      | ja               |
| Mit Potentialausgleich                                    | nein             |
| Mit Trennwand                                             | nein             |
| Mit Überstand                                             | ja               |
| Montageöffnung                                            | für Geräteinsatz |
| Nenngröße für Geräteinbaueinheiten                        | 4                |
| Nivellierbereich max.                                     | 240 mm           |
| Nivellierbereich min.                                     | 40 mm            |
| Oberteil abnehmbar                                        | ja               |