

# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm

Artikelnummer: 7424502



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbstrastenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7424502                                |
| Typ                                             | OKA-W30010050R                         |
| Bezeichnung 1                                   | Kanaleinheit estrichbündig             |
| Bezeichnung 2                                   | blind, rastend                         |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | 2400x300x100                           |
| Werkstoff                                       | Stahl                                  |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                           |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2,4                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                  |
| Gewicht                                         | 1475 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 64,0652 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm

Artikelnummer: 7424502



## Abmessungen

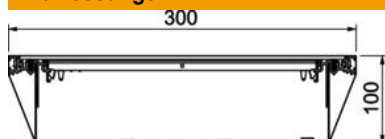

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.400 mm |
| Breite | 300 mm   |

## Technische Daten

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Abdeckung Montageöffnung                | nein    |
| Abdeckungen                             | 3       |
| Anzahl der steckbaren Trennwände        | 2       |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3       |
| Anzahl der Züge                         | 3 St.   |
| Befestigungsart Montage-System          | Boden   |
| Bodenblech                              | ja      |
| Deckelbefestigung rastend               | ja      |
| Dichtungseinbaumöglichkeit              | ja      |
| Einbauöffnung für Aufflurtank           | nein    |
| Entkoppelbar                            | nein    |
| Geeignet für Dehnungsfuge               | nein    |
| Gewebewand                              | nein    |
| Kanalhöhe max.                          | 150 mm  |
| Kanalhöhe min.                          | 100 mm  |
| Materialstärke Deckel                   | 4       |
| Mindestestrichhöhe                      | 100     |
| Mit Anschlussöffnung                    | nein    |
| Mit Potentialausgleich                  | nein    |
| Mit Trennwand                           | nein    |
| Mit Überstand                           | ja      |
| Montageöffnung                          | ohne    |
| Nivellierbereich max.                   | 150 mm  |
| Nivellierbereich min.                   | 100 mm  |
| Oberteil abnehmbar                      | ja      |
| Trennwandbefestigung_löschen            | stecken |
| Trennwandbefestigung                    | stecken |