


# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 7424602

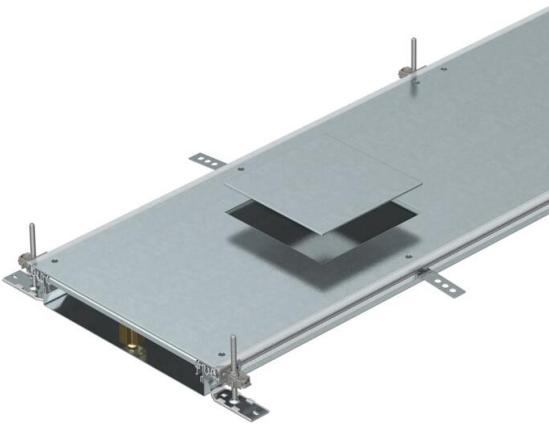

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagangeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontakteierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreite 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt. Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine Einbaueinheit der Nenngröße 4.



 
**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7424602
Typ	OKA-W4006050D4
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES4
Hersteller	OBO
Dimension	2400x400x60
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1785,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	70,4771 kg CO2e / 1 Meter

### Abmessungen



Länge	2.400 mm
Breite	400 mm

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Artikelnummer: 7424602



### Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Abdeckungen	3
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Gewebewand	nein
Kanalhöhe max.	110 mm
Kanalhöhe min.	60 mm
Materialstärke Deckel	4
Mindeststrichhöhe	60
Mit Anschlussöffnung	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Montageöffnung	quadratisch
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Nivellierbereich max.	110 mm
Nivellierbereich min.	60 mm
Oberteil abnehmbar	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken