


# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES9, Höhe 60-110 mm

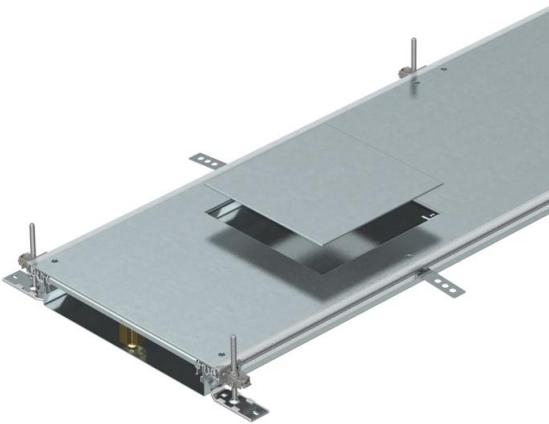

Artikelnummer: 7424722



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagangeleprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontakteierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Einstechanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, L = 800 mm) oder sechs Geräteeinbaudeckeln (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, L = 400 mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9 oder 9/55.



 
Stahl

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7424722                     |
| Typ                                 | OKA-W5006050D9              |
| Bezeichnung 1                       | Kanaleinheit estrichbüündig |
| Bezeichnung 2                       | für Geräteeinsatz GES9      |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | 2400x500x60                 |
| Werkstoff                           | Stahl                       |
| Oberfläche                          | bandverzinkt                |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2,4                         |
| Mengeneinheit                       | Meter                       |
| Gewicht                             | 2168,8 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                    |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 101,8618 kg CO2e / 1 Meter  |

### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.400 mm |
| Breite | 500 mm   |

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES9, Höhe 60-110 mm

Artikelnummer: 7424722



### Technische Daten

|   |                   |
|---|-------------------|
| Abdeckung Montageöffnung                | ja                |
| Abdeckungen                             | 6                 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände        | 2                 |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 6                 |
| Anzahl der Züge                         | 3 St.             |
| Befestigungsart Montage-System          | Boden             |
| Bodenblech                              | ja                |
| Deckelbefestigung rastend               | nein              |
| Dichtungseinbaumöglichkeit              | ja                |
| Einbauöffnung für Aufflurtank           | nein              |
| Entkoppelbar                            | ja                |
| Geeignet für Dehnungsfuge               | nein              |
| Gewebewand                              | nein              |
| Kanalhöhe max.                          | 110 mm            |
| Kanalhöhe min.                          | 60 mm             |
| Materialstärke Deckel                   | 4                 |
| Mindeststrichhöhe                       | 60                |
| Mit Anschlussöffnung                    | ja                |
| Mit Potentialausgleich                  | nein              |
| Mit Trennwand                           | nein              |
| Mit Überstand                           | ja                |
| Montageöffnung                          | für Geräteeinsatz |
| Montageöffnung                          | quadratisch       |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten     | 9                 |
| Nivellierbereich max.                   | 110 mm            |
| Nivellierbereich min.                   | 60 mm             |
| Oberteil abnehmbar                      | ja                |
| Trennwandbefestigung_löschen            | stecken           |
| Trennwandbefestigung                    | stecken           |