

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe
40-70 mm
Artikelnummer: 7424840



Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7424840
Typ	NE DSU2 4030
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit DSU
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1354 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm
Artikelnummer: 7424840

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

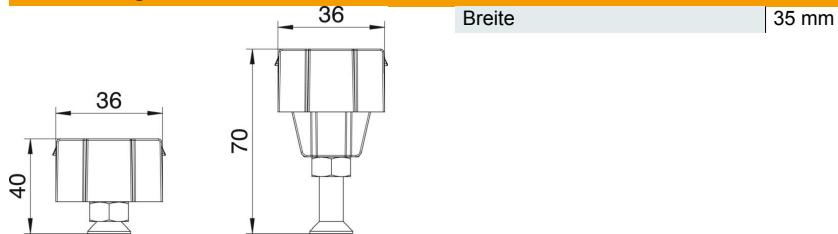

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Entkoppelbar	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbechern	nein
Kanalhöhe max.	70 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Mindestestrichhöhe	40
Nivellierbereich max.	70 mm
Nivellierbereich min.	40 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein