

# Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe  
60-110 mm  
Artikelnummer: 7424842



Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7424842
Typ	NE DSU2 6050
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit DSU
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,84 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3131 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe

60-110 mm

Artikelnummer: 7424842



## Abmessungen

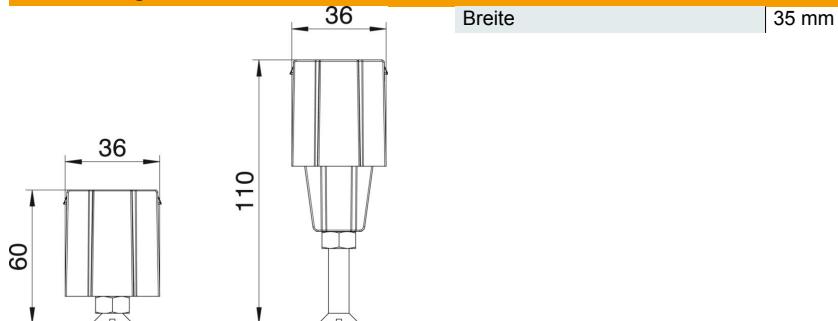

## Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Entkoppelbar	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätебечерах	nein
Kanalhöhe max.	110 mm
Kanalhöhe min.	60 mm
Mindestestrichhöhe	40
Nivellierbereich max.	110 mm
Nivellierbereich min.	60 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein