

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424982

OBO
BETTERMANN

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424982
Typ	DSU2 500 10050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0852 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

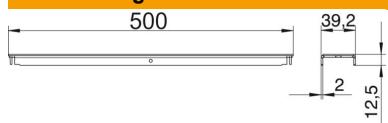

Breite	500 mm
Maß A	500 mm

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424982



Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	150 mm
Kanalhöhe min.	100 mm
Mindestestrichhöhe	100
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein