

Technisches Datenblatt

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Artikelnummer: 7425046

OBO
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7425046
Typ	OKA D 500 DAT
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	400x500x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	585 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,3035 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Artikelnummer: 7425046

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

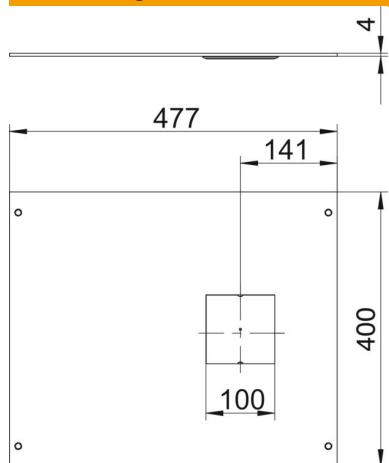

Länge	400 mm
Breite	500 mm
Maß a	100 mm
Maß A	477 mm
Maß c	141 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Telitank-Aufbau