


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Artikelnummer: 7425104

OBO
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

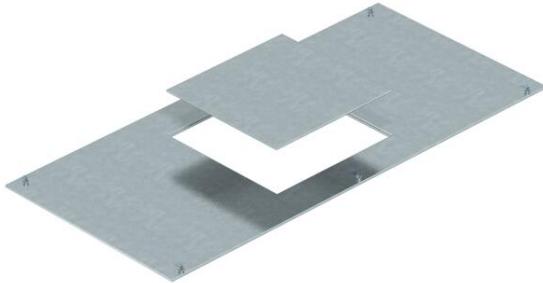

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7425104
Typ	OKA D 600 9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES9
Hersteller	OBO
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	20,9692 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Artikelnummer: 7425104

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	<table><tr><td>Länge</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Maß a</td><td>244 mm</td></tr><tr><td>Maß A</td><td>577 mm</td></tr><tr><td>Maß c</td><td>161 mm</td></tr></table>	Länge	400 mm	Breite	600 mm	Maß a	244 mm	Maß A	577 mm	Maß c	161 mm
Länge	400 mm										
Breite	600 mm										
Maß a	244 mm										
Maß A	577 mm										
Maß c	161 mm										

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Geräteeinsatz