


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425122

OBO
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

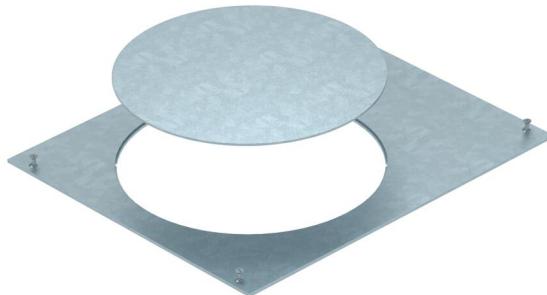

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7425122
Typ	OKA D 500 R9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GESR9
Hersteller	OBO
Dimension	400x500x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	570 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	23,5721 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425122

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

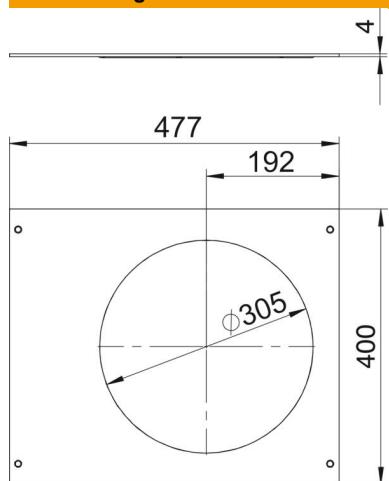

Länge	400 mm
Breite	500 mm
Maß A	477 mm
Maß c	192 mm
Maß d Ø	305 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Montageöffnung	für Geräteeinsatz