

# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GESR9, 400 mm

### Artikelnummer: 7425124

**OBO**  
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	7425124
Typ	OKA D 600 R9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GESR9
Hersteller	OBO
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	23,4903 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425124

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

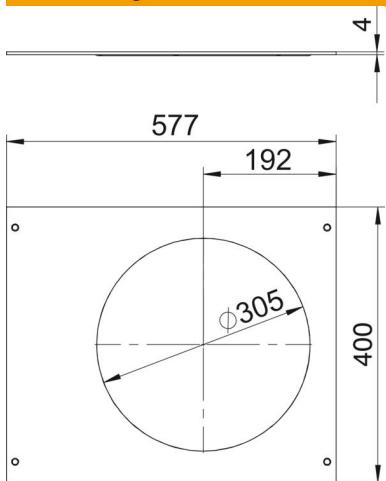

Länge	400 mm
Breite	600 mm
Maß A	577 mm
Maß c	192 mm
Maß d Ø	305 mm

### Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Montageöffnung	für Geräteeinsatz