


Technisches Datenblatt

Kassetten

Artikelnummer: 7425320

OBO
BETTERMANN

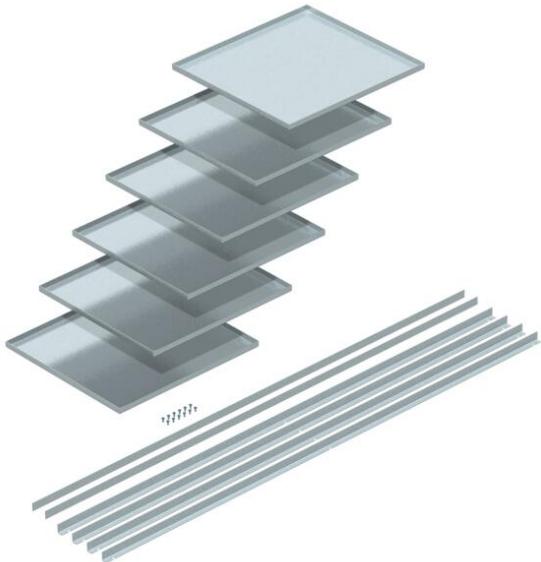

Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelag anlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7425320
Typ	OKA RK 400 15
Bezeichnung 1	Kassette
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Dimension	400x400x15
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1436 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	84,5597 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kassetten

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7425320

Abmessungen

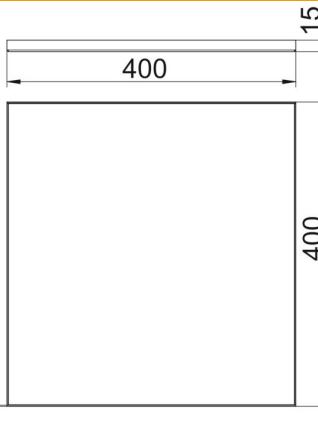	Länge	400 mm
	Breite	400 mm
	Höhe	15 mm

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Geeignet für	Unterflurkanal estrichbündig offen
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätебечern	nein
Länge Einbaumaß	400 mm