

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, frei bestückbar, Messing

Artikelnummer: 7427328



Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Leergehäuse für bis zu 3 Universalträger UT4 für bis zu 12 Modul 45 @ -Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.



CuZn
37 Messing

Stammdaten

Artikelnummer	7427328
Typ	UDHOME9 2M
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	leer
Hersteller	OBO
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	482 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,0193 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, frei bestückbar, Messing

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7427328

Abmessungen

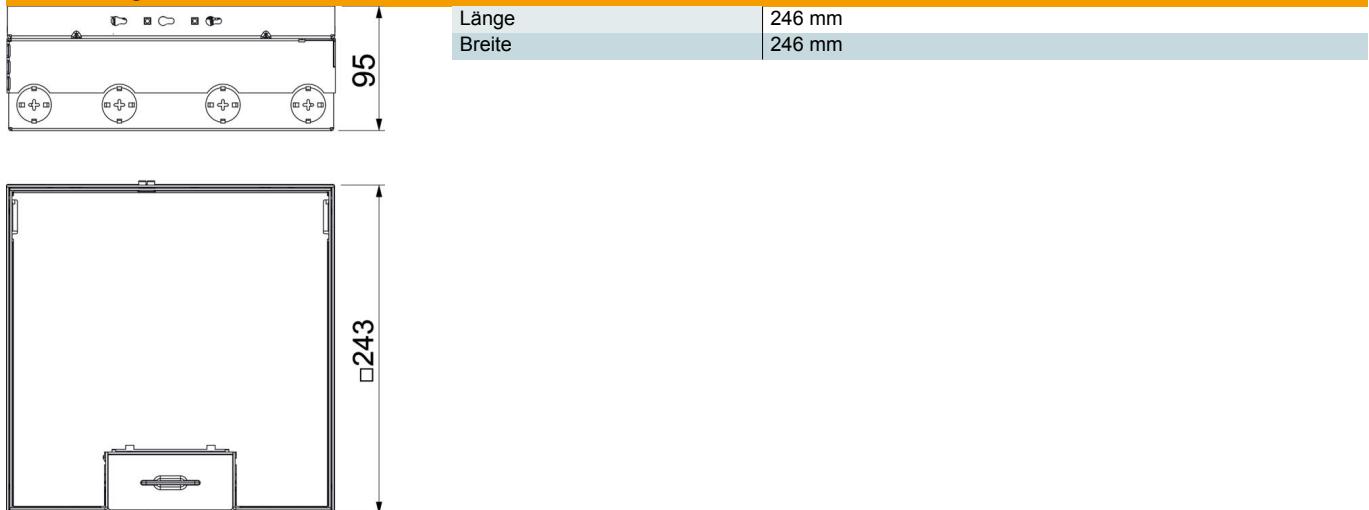

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	Leergehäuse
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Estrichhöhe max.	110 mm
Estrichhöhe min.	95 mm
Fußbodenhöhe max.	125 mm
Fußbodenhöhe min.	95 mm
Länge Außenmaß	243 mm
Länge Einbaumaß	246 mm
Nivellierbereich max.	125 mm
Nivellierbereich min.	95 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	15 mm