

Technisches Datenblatt

Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354237



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3354237
Typ	362 Z 23 G
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x23mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,061 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354237



Abmessungen

Länge	23 mm
Maß d	2 mm
Maß L	23 mm

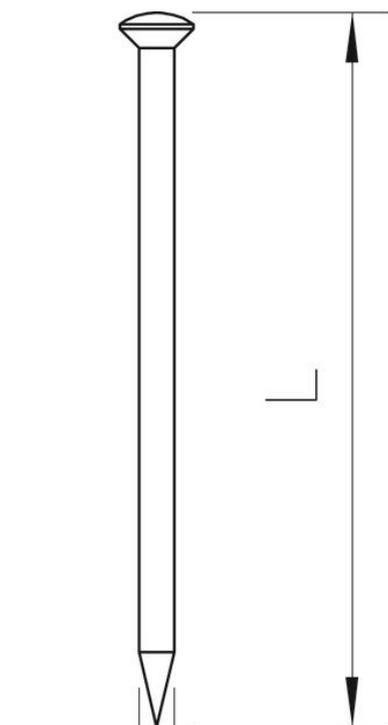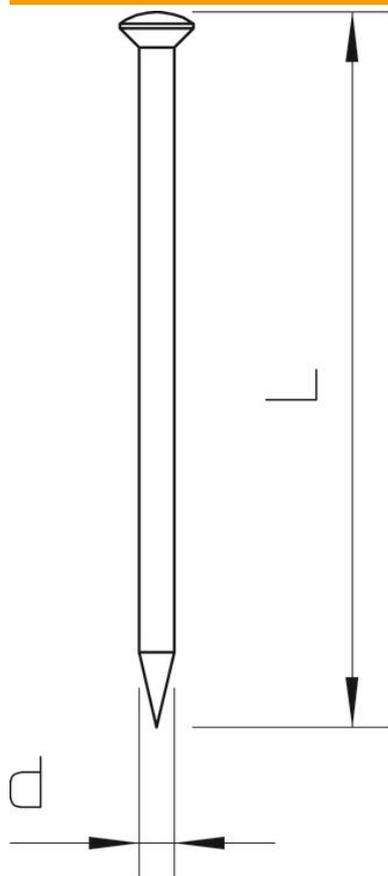

Technisches Datenblatt

Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354237



Technische Daten

Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm