



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.

CE

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3482057
Typ	455 M5x65 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M5x65mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kippsdübel

Artikelnummer: 3482057



Abmessungen

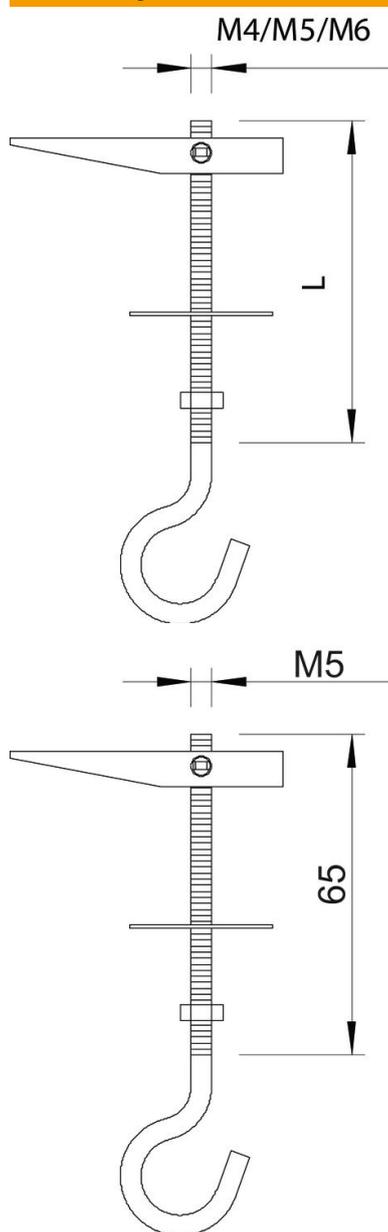

Länge	65 mm
Maß L	65 mm

Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482057



Technische Daten

Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	13 mm
Bohrungsdurchmesser min.	13 mm
Bruchlast	0,4 kN
Gewinde	M5
Gewindeart	metrisch
Hakendurchmesser	16 mm
Mit Unterlegscheibe	ja
Schutzring für Keramik	nein