

Technisches Datenblatt

Anschlusschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Artikelnummer: 5001226



- System ST, BP, OMEX und LightEarth
- auf Rundleiter Rd 8-10
- inkl. Verbinder Typ 5001 DIN

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5001226
Typ	2710 25 FT
Bezeichnung 1	Anschlusschelle
Bezeichnung 2	für OMEX-Erder
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


 
Technisches Datenblatt

Anschlusschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Artikelnummer: 5001226



Abmessungen

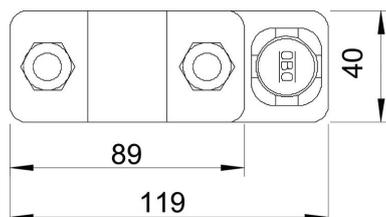

Maß A	89 mm
Maß B	119 mm

Technische Daten

Bauform	Anschlusschelle
Erderanschluss Durchmesser	25 mm
für Tiefenerder	25 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser max.	10 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser min.	8 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein
Klemmbereich max.	10 mm
Klemmbereich min.	8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite min.	8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite max.	10 mm