

# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Artikelnummer: 5021162



- einsetzbar als Erdungsleiter
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (ca.  $50 \mu\text{m}$  im Mittelwert)
- mit PVC-Ummantelung



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5021162
Typ	RD 10-PVC
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	mit PVC-Mantel
Hersteller	OBO
Dimension	10mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	75
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Artikelnummer: 5021162



### Abmessungen

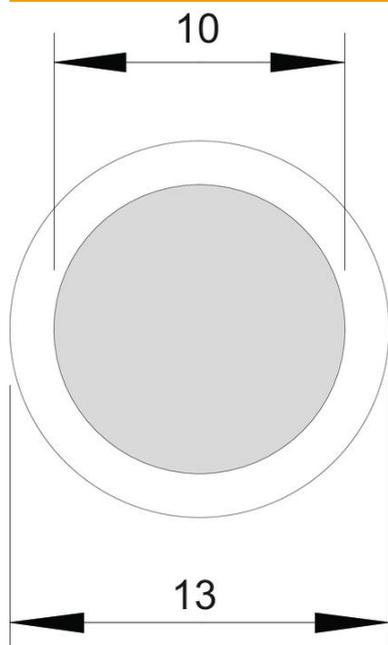

Maß D	13 mm
Maß d	10 mm

### Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	75
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	78 mm <sup>2</sup>
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	PVC