

Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038057



- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

Cu Kupfer

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	5038057
Typ	942 18
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	16-18mm
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942



Artikelnummer: 5038057



Abmessungen

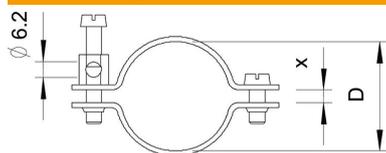

Maß A	52 mm
Maß b	20 mm
Maß X	2 mm

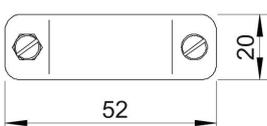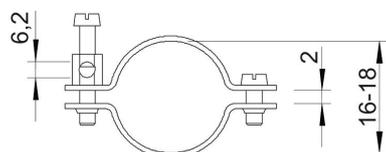

Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm ²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm ²
Spannbereich D	3/8
Spannbereich D max.	18 mm
Spannbereich D min.	16 mm