


Technisches Datenblatt

Banderungsschelle vernickelt



Artikelnummer: 5057507

- für Rohre \varnothing 8-22 mm
- Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm²
- Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt
- Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)

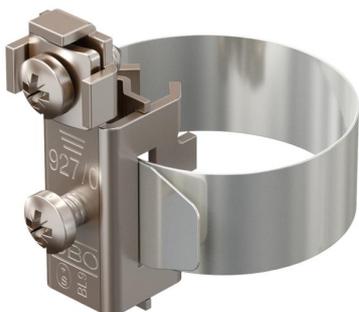


CuZn 37	Messing
N	vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	5057507
Typ	927 0
Bezeichnung 1	Banderungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	8-22mm
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

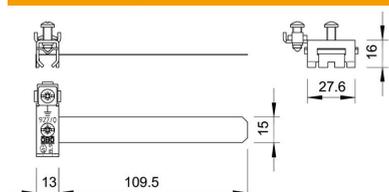

Maß L	109,5 mm
-------	----------

Technisches Datenblatt

Banderdungsschelle vernickelt

Artikelnummer: 5057507



Technische Daten

Anzahl der Leiter	2
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	10 mm ²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	2,5 mm ²
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	8 mm