

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Artikelnummer: 5227100



- auch für Flachleiter bis FL 30
- mit Holzschraubengewinde
- Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
- Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt

<b>SG</b>	Stahlguss
<b>F</b>	feuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	5227100
Typ	176 A 100
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahlguss
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Artikelnummer: 5227100



## Abmessungen

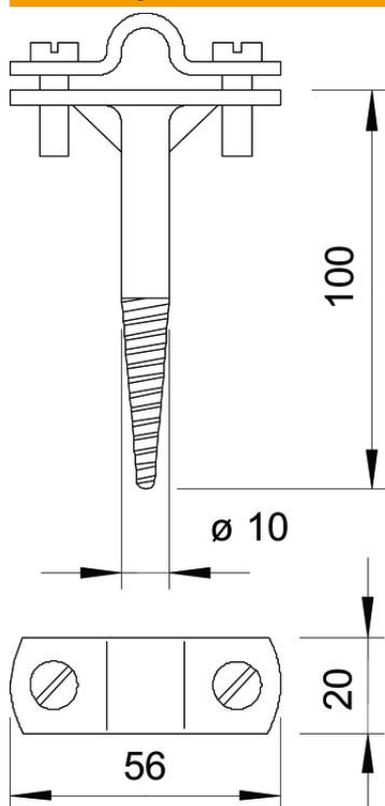

Länge	100 mm
Maß H	100 mm

## Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Spitze Holzschraubgewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Werkstoff des Halters	Temperguss
Werkstoff des Unterteils	Temperguss
Werkstoff des Überlegers	Temperguss