

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Flachleiter

Art.-Nr. 5229464



- Für Flachband
- Mit Innengewinde (G)
- Montagehöhe 30 mm


Zn Zinkdruckguss

verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5229464
Typ	168 FL30-M6
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachleiter
Dimension	30mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	verzinkt
Oberfläche Kürzel	VZ
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	7,64 kg/100 St.

Technische Daten

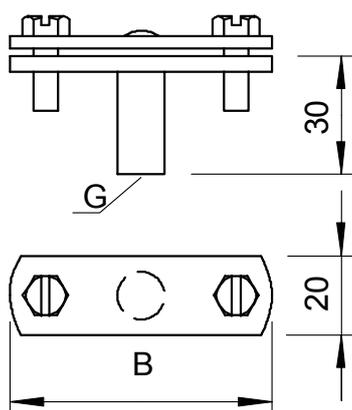

Maß B	56,00 mm
Maß G	M6 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewindegröße M	6
Gewinde	M6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	30x4 mm flach
Passung	FL 30 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss