

Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5312604



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)



 
St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	5312604
Typ	253 8X8
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß A	60 mm
Maß B	60 mm

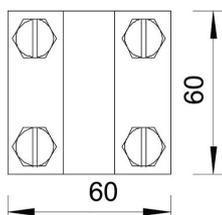

Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5312604



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein