

Technisches Datenblatt

Stangenhalter, 16 mm, mit Schraube und Dübel

Art.-Nr. 5412803



- Für Fang- und Erdeführungsstangen Rd 16
- Montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
- Innengewinde M8 zum Aufschrauben und Durchgangsloch für Holzschrauben
- Vormontiert mit Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40


Zn Zinkdruckguss

verzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 5412803 |
| Typ | 113 B-Z-HD |
| Bezeichnung 1 | Stangenhalter |
| Bezeichnung 2 | mit Holzschraube + Dübel |
| Dimension | 16mm |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Kürzel | Zn |
| Oberfläche | verzinkt |
| Oberfläche Kürzel | VZ |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 6,00 kg/100 St. |

Technische Daten

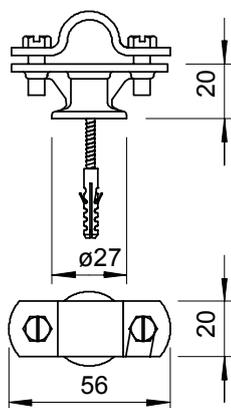

| | |
|------------------------|-------------------|
| Befestigungsart Stange | mit Schraubshelle |
| Befestigungsart Halter | mit Dübel |
| Gewindegröße M | 8 |
| Passung | Rd 16 mm |