
Technisches Datenblatt AZ-Kleinkanal 100 FT

Artikelnummer: 6075258

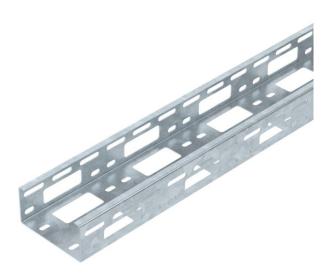

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.







Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6075258
Тур	AZK 100 FT
Bezeichnung 1	AZ-Kleinkanal
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x100x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	188,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 100 FT


Artikelnummer: 6075258



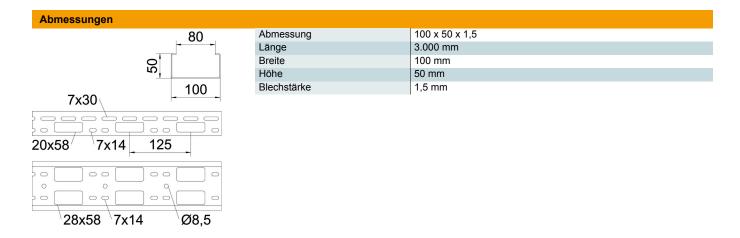

rechnische Daten		
	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
	Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
	Funktionserhalt	nein
	Montagelochung im Boden	ja
	NATO Lochbild	nein
	Nutzquerschnitt	50 cm ²
	Nutzquerschnitt	5000 mm ²
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Seitenlochung	ja
	Weitspann-Ausführung	nein

Belastungen		
	einsetzbare Stützabstände min.	1 m
	einsetzbare Stützabstände max.	3 m
	Stützabstand 1,0m	1,7 kN/m
	Stützabstand 1,5m	1,5 kN/m
	Stützabstand 2,0m	1 kN/m
	Stützabstand 2,5m	0,8 kN/m
	Stützabstand 3,0m	0,25 kN/m

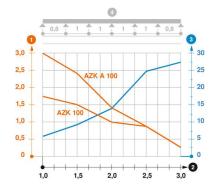

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite