

Technisches Datenblatt

Trennwand GK-TW53

Artikelnummer: 6113290



Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6113290
Typ	GK-TW53
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2
Hersteller	OBO
Dimension	38x13x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	28,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

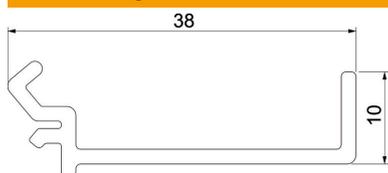

Länge	2.000 mm
Breite	10 mm
Höhe	38 mm

Technisches Datenblatt

Trennwand GK-TW53

Artikelnummer: 6113290



Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	steckbar
Geeignet für Kanalhöhe	53
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C