


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131162

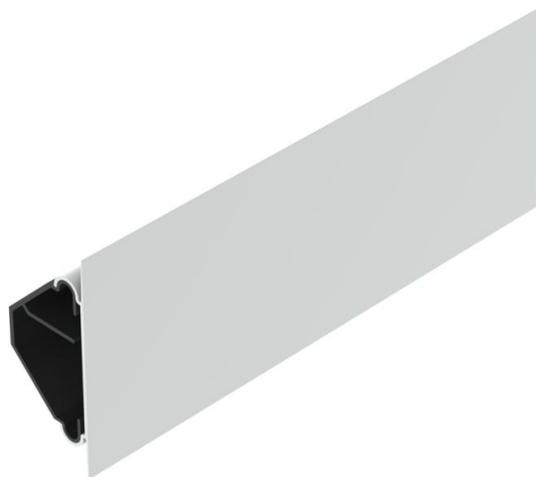

Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.
Unter- und Oberteil im Karton.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6131162
Typ	ECK 5050 cws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 50x50 9001 L2,5 m
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	45
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	39,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50



Artikelnummer: 6131162



Abmessungen

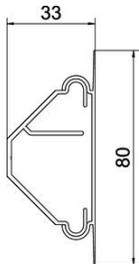

Länge	2.500 mm
Breite	80 mm
Höhe	50 mm

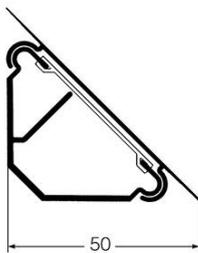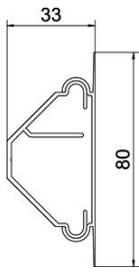

Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131162



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	940 mm ²
Schutzfolie	nein