

# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175624



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6175624
Typ	WDKH-A20020RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,578 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175624



## Abmessungen

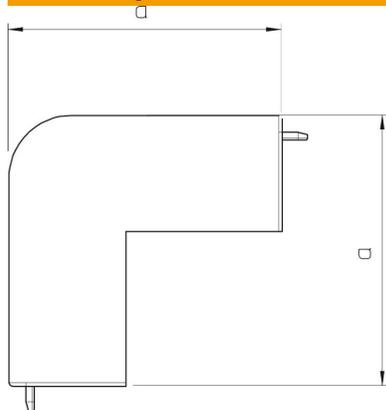

Länge	39 mm
Breite	20 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a	38,5 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	20 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm