

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192750



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192750
Typ	WDK HF15030RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,965 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192750



## Abmessungen

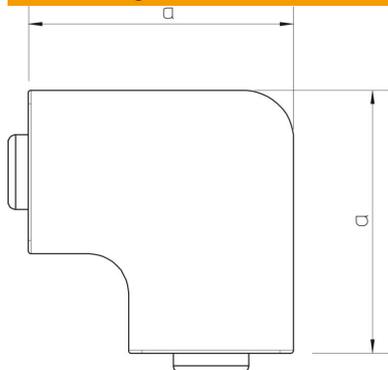

Länge	53 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a	53 mm
Maß H	30 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	15 x 30
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	15 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm