

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6192777



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192777
Typ	WDK HF20020RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,588 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6192777



Abmessungen

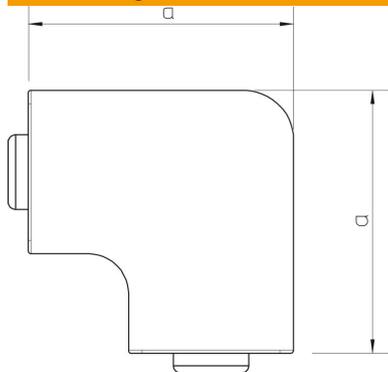

Länge	38 mm
Breite	20 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a	38 mm
Maß H	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	20 x 20
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	20 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm