

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60090

Artikelnummer: 6192920



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192920
Typ	WDK HF60090RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x90mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,454 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60090

Artikelnummer: 6192920



## Abmessungen

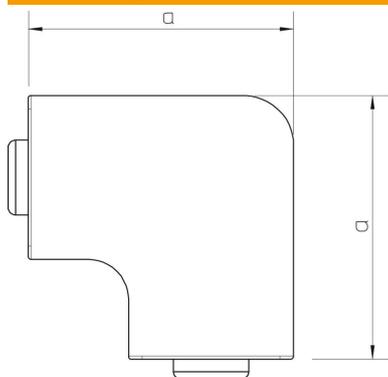

Länge	129 mm
Breite	94 mm
Höhe	60 mm
Maß a	129 mm
Maß H	90 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 90
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm