

Technisches Datenblatt

Trennwand GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6274900 |
| Typ | GK-TW70 |
| Bezeichnung 1 | Trennwand |
| Bezeichnung 2 | für GK |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x2000mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 17,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Trennwand GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



Abmessungen

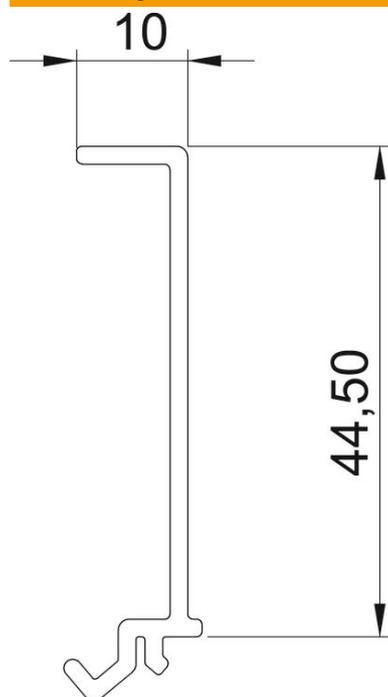

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 44,5 mm |
| Höhe | 10 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ausführung | 1-fach |
| Befestigungsart | steckbar |
| Geeignet für Kanalhöhe | 70 |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |