

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6278682



Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6278682
Typ	GK-OTGLGR
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	glatt
Hersteller	OBO
Dimension	80x2000mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	27,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6278682



Abmessungen

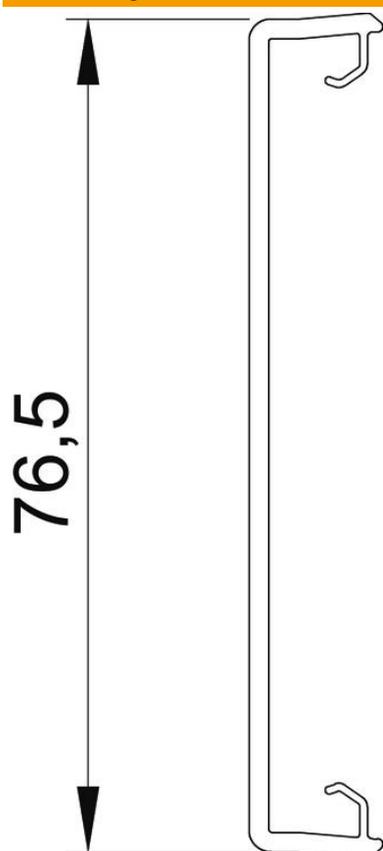

Länge	2.000 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C