

Technisches Datenblatt

Kupplung GA-KUP70

Artikelnummer: 6279701



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6279701
Typ	GA-KUP70
Bezeichnung 1	Kupplung
Bezeichnung 2	universal, für Kanaltiefe 70
Hersteller	OBO
Dimension	64x120
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	5,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE


Technisches Datenblatt

Kupplung GA-KUP70

Artikelnummer: 6279701



Abmessungen

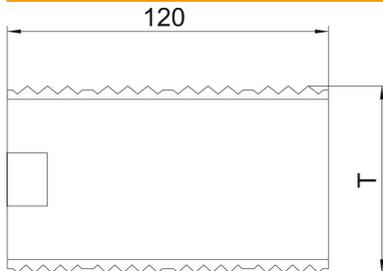

Länge	120 mm
Breite	64 mm

Technische Daten

Ausführung	universal
Bauform	Kupplung
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	70 mm
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C