

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279723



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6279723
Typ	GA-OTEL
Bezeichnung 1	Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x2000
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	38,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279723



Abmessungen

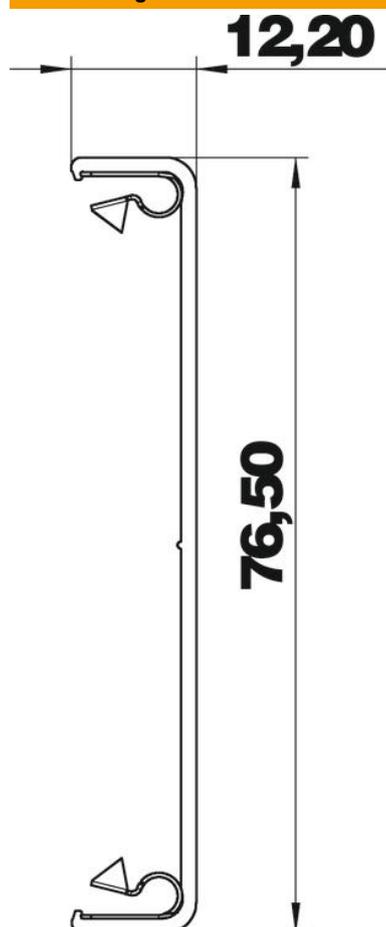

Länge	2.000 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C