

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083505



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7083505
Typ	BEB 500 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

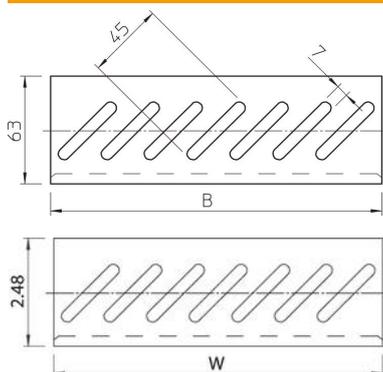

Breite	500 mm
Breite	20 in
Maß B	500 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083505



Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein