

# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204050



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	7204050
Typ	PMB 660-3 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox dreiseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x623x116
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	536,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204050



## Abmessungen

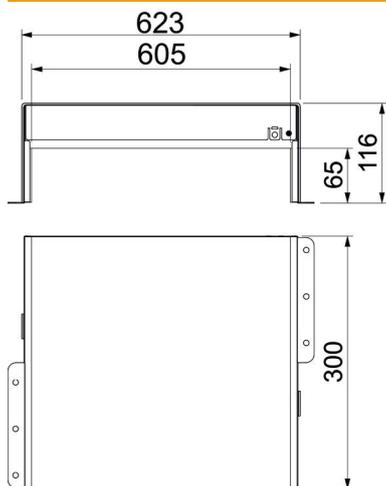

Länge	300 mm
Breite	623 mm
Höhe	116 mm
Maß d	605 mm
Maß D min.	623 mm

## Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	65 mm
Innenbreite	605 mm