

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit RKNEV2

Artikelnummer: 7405816



Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7405816
Typ	RK NEV2 150
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit
Bezeichnung 2	für Kassette und OKB
Hersteller	OBO
Dimension	M8x150mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	30,56 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE


Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit RKNEV2

Artikelnummer: 7405816



Abmessungen

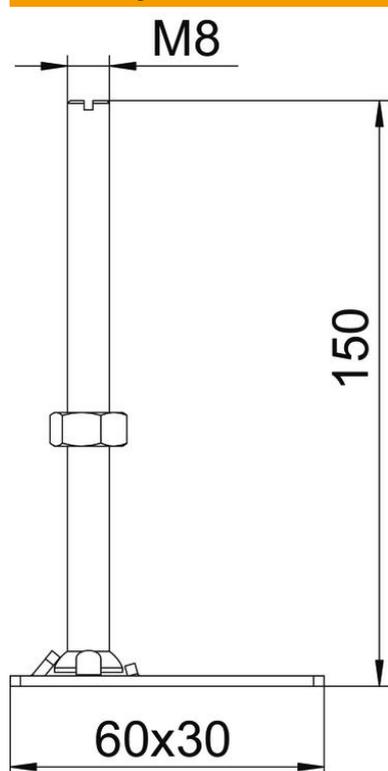

Maß h 150 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Nivellierbereich max.	230 mm
Nivellierbereich min.	180 mm
Geeignet für Kanäle	ja
Geeignet für Kassetten	ja
Mit Trittschalldämmung	nein
Material des Fußes	Metall