


# Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80 GK, Kunststoff

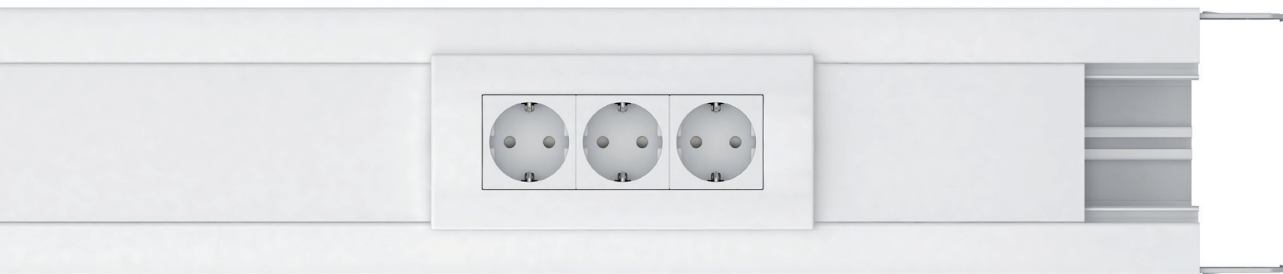

	Geräteeinbaukanal*	Kanaloberteil, glatt	Außeneckhaube variabel	Außeneck	Außeneckoberteil, glatt	Flachwinkelhaube	Flachwinkel	Flachwinkeloberteil, glatt	Inneneckhaube variabel	Inneneck	T-Stück	Endstück	Trennsteg	Kanalklammer	Kupplung	
<b>GK70110</b>	Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm 	6274 30 0	6278 68 0	6274 21 0	6274 31 0	6274 79 0	6274 22 0	6274 32 0	6274 49 0	6274 24 0	6274 34 0	6274 36 0	6274 37 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 30 1	6278 68 1	6274 21 1	6274 31 1	6274 79 1	6274 22 1	6274 32 1	6274 49 1	6274 24 1	6274 34 1	6274 36 1	6274 37 1	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 30 2	6278 68 2	6274 21 2	6274 31 2	6274 79 2	6274 22 2	6274 32 2	6274 49 2	6274 28 2	6274 34 2	6274 36 2	6274 37 2	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 30 6	6278 68 6	-	6274 31 6	6274 79 6	-	6274 32 6	6274 49 6	-	6274 34 6	6274 36 6	6274 37 6	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
<b>GK70130</b>	Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm 	6274 50 0	6278 68 0	6274 41 0	6274 51 0	6274 79 0	6274 42 0	6274 52 0	6274 49 0	6274 44 0	6274 54 0	6274 56 0	6274 57 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 50 1	6278 68 1	6274 41 1	6274 51 1	6274 79 1	6274 42 1	6274 52 1	6274 49 1	6274 44 1	6274 54 1	6274 56 1	6274 57 1	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 50 2	6278 68 2	6274 41 2	6274 51 2	6274 79 2	6274 42 2	6274 52 2	6274 49 2	6274 44 2	6274 54 2	6274 56 2	6274 57 2	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 50 6	6278 68 6	-	6274 51 6	6274 79 6	-	6274 52 6	6274 49 6	-	6274 54 6	6274 56 6	6274 57 6	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
<b>GK70170</b>	Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm 	6274 70 0	6278 68 0	6274 61 0	6274 71 0	6274 79 0	6274 62 0	6274 72 0	6274 49 0	6274 64 0	6274 74 0	6274 76 0	6274 77 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 70 1	6278 68 1	6274 61 1	6274 71 1	6274 79 1	6274 62 1	6274 72 1	6274 49 1	6274 64 1	6274 74 1	6274 76 1	6274 77 1	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 70 2	6278 68 2	6274 61 2	6274 71 2	6274 79 2	6274 62 2	6274 72 2	6274 49 2	6274 64 2	6274 74 2	6274 76 2	6274 77 2	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 70 6	6278 68 6	-	6274 71 6	6274 79 6	-	6274 72 6	6274 49 6	-	6274 74 6	6274 76 6	6274 77 6	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0

Farben: reinweiß cremeweiß lichtgrau steingrau

\* Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert | Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Leitungsführungs-Systeme-Katalog.

# Übersicht Geräteeinbau

Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Überspannungsschutz-Modul	Geräteeinbau-dose CEE	
<b>Typ</b>	<b>SDE-RW D0RW1</b>	<b>SDE-RW D0RT1</b>	<b>SDE-RW D0RW2</b>	<b>SDE-RW D0RT2</b>	<b>SDE-RW D0RW3</b>	<b>SDE-RW D0RT3</b>	<b>SDE-RW D0RW1B</b>	<b>SDE-RW D0RT1B</b>	<b>SDE-RW D0RW2B</b>	<b>SDE-RW D0RT2B</b>	<b>SDE-RW D0RW3B</b>	<b>SDE-RW D0RT3B</b>	<b>ÜSM-A</b>	<b>CEE16E2</b>
Ausführung	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach		16 A
Farbe	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot		
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6119 40 1</b>	<b>6119 40 3</b>	<b>6119 40 7</b>	<b>6119 40 9</b>	<b>6119 41 4</b>	<b>6119 41 3</b>	<b>6119 42 1</b>	<b>6119 42 3</b>	<b>6119 42 7</b>	<b>6119 42 9</b>	<b>6119 43 3</b>	<b>6119 43 5</b>	<b>5092 45 1</b>	<b>6288 61 2</b>

Modul 45 Geräteeinbau-dose,	Modul 45 Geräteeinbau-dose,	Modul 45 Geräteeinbau-dose,	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt,	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt,	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt,	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt,	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt,	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt,	Modul 45 Wechsel-schalter,	Modul 45 Wechsel-taster	Modul 45 Serienschalter,	Modul 45 Rolladen-schalter,	Modul 45 Rolladen-taster	
<b>Typ</b>	<b>71GD8-2</b>	<b>71GD13</b>	<b>71GD9-2</b>	<b>STD-D0 RW1</b>	<b>STD-D0 SRO1</b>	<b>STD-D0 RW2</b>	<b>STD-D0 SRO2</b>	<b>STD-D0 RW3</b>	<b>STD-D0 SRO3</b>	<b>WS-B RW1</b>	<b>TA-B RW1</b>	<b>SE-B RW1</b>	<b>RS-BS1 RW1</b>	<b>RT-BS1 RW1</b>
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6288 56 9</b>	<b>6288 58 3</b>	<b>6288 57 9</b>	<b>6120 00 8</b>	<b>6120 01 4</b>	<b>6120 02 2</b>	<b>6120 02 8</b>	<b>6120 04 2</b>	<b>6120 04 8</b>	<b>6117 64 0</b>	<b>6117 67 3</b>	<b>6117 61 5</b>	<b>6117 65 4</b>	<b>6117 65 7</b>

Modul 45 Montageträger,	Modul 45 Montageträger,	Modul 45 Montageträger,	Modul 45 Datentechnik-träger, Typ RM	Modul 45 Datentechnik-träger, Typ RM	Datenanschluss-modul RJ45 Kat. 6	
<b>Typ</b>	<b>71MT1 45</b>	<b>71MT2 45</b>	<b>71MT3 45</b>	<b>DTG-2RM RW1</b>	<b>DTS-2RM RW1</b>	<b>ASM-C6 G</b>
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	Auslass gerade	Auslass schräg	Kat. 6
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß	reinweiß	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6288 57 2</b>	<b>6288 57 6</b>	<b>6288 57 4</b>	<b>6119 29 2</b>	<b>6119 29 8</b>	<b>6117 32 9</b>

Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld	
<b>Typ</b>	<b>AR45-F1 RW</b>	<b>AR45-BF1 RW</b>	<b>AR45-F2 RW</b>	<b>AR45-BF2 RW</b>	<b>AR45-F3 RW</b>	<b>AR45-BF3 RW</b>
Ausführung	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach
Farbe	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6119 32 2</b>	<b>6119 33 2</b>	<b>6119 34 2</b>	<b>6119 35 2</b>	<b>6119 37 2</b>	<b>6119 38 2</b>

Standard Geräteeinbau-dose, 2	Standard Geräteeinbau-dose, 2	Standard Montageträger Datentechnik	Standard Abdeckrahmen,	
<b>Typ</b>	<b>71GD6</b>	<b>71GD7</b>	<b>71MTD</b>	<b>AR50-F1 RW</b>
Ausführung	1-fach	2-fach	1-fach	1-fach
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6288 61 0</b>	<b>6288 61 1</b>	<b>6288 57 7</b>	<b>6119 39 2</b>

Antennendose, 1 Modul, TTV/Radio/SAT, Einzeldose	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-Charger, 1 Modul, 2 USB-Buchsen, max. 1,2 A Ladestrom	
<b>Typ</b>	<b>ANT-3E RW1</b>	<b>MTS-2R F RW1</b>	<b>MTS-VGA F RW1</b>	<b>MTS-HD F RW1</b>	<b>1 Modul, Auslass</b>	<b>MTG-2UC1.2 RW1</b>
Ausführung						
Farbe	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6105 28 2</b>	<b>6105 07 8</b>	<b>6104 67 0</b>	<b>6104 83 8</b>	<b>6104 93 4</b>	<b>6105 29 1</b>

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Leitungsführungs-Systeme-Katalog im Kapitel Geräteeinbau.

**Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Einbaugeräte- und Leitungsführungs-Systeme-Katalog. Alle Artikel auf dieser Seite sind halogenfrei.**