


Gelenkverbinder

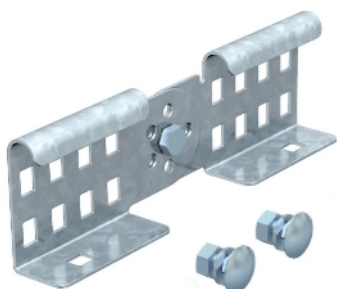

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar. Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

Typ	Seiten- höhe mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
LGVG 60 FS	60	10	27,000	6208941
LGVG 60 FT	60	10	29,000	6208944
LGVG 60 A2	60	10	29,000	6208947

St Stahl **V2A** Edelstahl, rostfrei A2

FS bandverzinkt **FT** tauchfeuerverzinkt

Abmessungen

