


## Montagedeckel für GES4, 400 mm

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

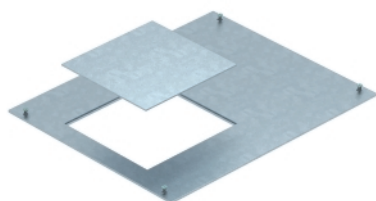

| Typ                | Breite<br>mm | Maß<br>A<br>mm | Maß<br>a<br>mm | Verp.<br>Stück | Gewicht<br>kg/100 St. | Art.-Nr.       |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>OKA D 500 4</b> | 500          | 477            | 201            | 1              | 570,000               | <b>7425064</b> |
| <b>OKA D 600 4</b> | 600          | 577            | 201            | 1              | 693,000               | <b>7425066</b> |

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Abmessungen

