


### Anbaueinheit für GESR9/55

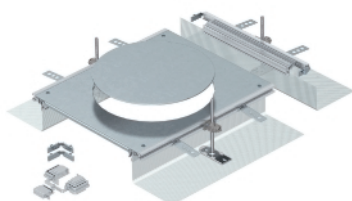

Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer runden Einbaueinheit der Nenngröße R9 oder R9/55.

Montagefertige Kanal-anbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.

Typ	Maß A	Maß d	Kanalhöhe	Nenngröße	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
-----	-------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------------	----------

<b>OKA-G A 40140R9</b>	400	305	40-140	R9	1	666,000	<b>7424326</b>
------------------------	-----	-----	--------	----	---	---------	----------------

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

#### Abmessungen

