


Kanaltrennsteg

Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils.

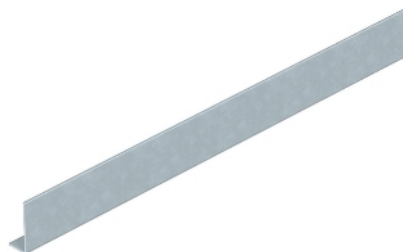

Typ	Länge mm	Maß h mm	Kanal- höhe mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
AIK 6TW 40	2400	35	40	2,4	37,900	7404820
AIK 6TW 70	2400	65	70	2,4	61,300	7404824

St Stahl
FS bandverzinkt

Abmessungen

