


Quick-Pipe Verbindungsmuffe

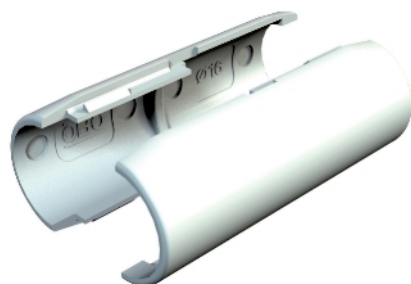

Die Quick-Pipe-Verbindungsmuffen sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Typ	Größe	Farbe	Maß		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
			L mm	B mm			
2953 M M16 LGR	M16	lichtgrau	52	20,4	10	0,538	2153829
2953 M M20 LGR	M20	lichtgrau	65	25,5	10	1,015	2153831
2953 M M25 LGR	M25	lichtgrau	72	31,2	10	1,348	2153833
2953 M M32 LGR	M32	lichtgrau	80	38,7	10	2,084	2153835
2953 M M16 RW	M16	reinweiß	52	20,4	10	0,538	2153971
2953 M M20 RW	M20	reinweiß	65	25,5	10	1,015	2153973
2953 M M25 RW	M25	reinweiß	72	31,2	10	1,348	2153975
2953 M M32 RW	M32	reinweiß	80	38,7	10	2,084	2153977

PVC Polyvinylchlorid

Abmessungen

